

Cilindrische kerfpen met tap DIN 1470 Automatenstaal 6X16MM



Artikelnummer	39700.060.016
Merk	-
UBB	950359122450
UNSPSC	31163215
EAN	8715492823656
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	6 mm
Lengte	16 mm
Materiaalsoort	Automatenstaal

Info

V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen). Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven. Voor de gatrdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen. De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).


Standaarden

ISO	≈8739
NEN	≈2601
DIN	1470

Technische specificatie

c ≈	0.8
d1	6
d2 ≈	6.3
D (mm)	6
L (mm)	16

Technische tekening

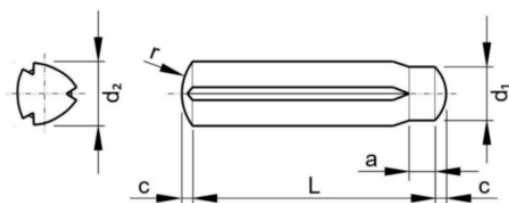

$r \approx$

6

Tolerantie

h11

V

22.8