

Cilindrische kerfpen DIN 1473 Automatenstaal 2,5X10MM



Artikelnummer	39730.025.010
Merk	-
UBB	950359658701
UNSPSC	31163215
EAN	8715492825896
PKG. van 250	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	2.5 mm
Lengte	10 mm
Materiaalsoort	Automatenstaal
Info	V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen). Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven. Voor de gatrdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen. De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).


Standaarden

ISO	≈8740
NEN	≈2604
DIN	1473

Technische specificatie

c ≈	0.3
d1	2.5
d2 ≈	2.65
D (mm)	2.5
f ≈	1.2

Technische tekening

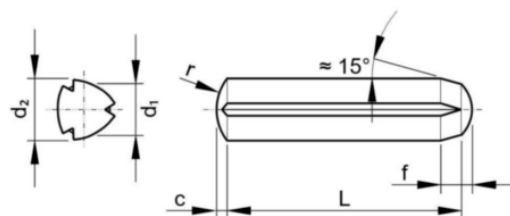

L (mm)	10
$r \approx$	2.5
Tolerantie	h9
V	4.25