

Cilindrische kerfpen DIN 1473 Automatenstaal 3X16MM



Artikelnummer	39730.030.016
Merk	-
UBB	950359659535
UNSPSC	31163215
EAN	8715492825995
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	3 mm
Lengte	16 mm
Materiaalsoort	Automatenstaal
Info	V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen). Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven. Voor de gatrdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen. De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).


Standaarden

NEN	≈2604
ISO	≈8740
DIN	1473

Technische specificatie

c ≈	0.4
d1	3
d2 ≈	3.2
D (mm)	3
f ≈	1.3

Technische tekening

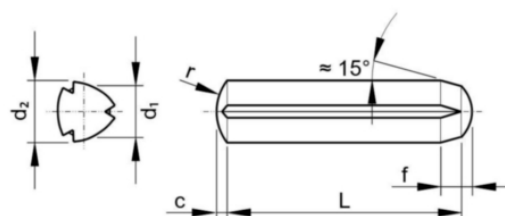

L (mm)	16
$r \approx$	3
Tolerantie	h9
V	6.15