

## Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M18X200

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 51000.180.200                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 952351935624                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715492251633                 |
| PKG. van 25   | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Diameter                 | M18                    |
| Lengte                   | 200 mm                 |
| Klasse                   | Min.50                 |
| Aandraaivoorziening      | Zeskant                |
| Kopsoort                 | Zeskantkop             |
| Materiaalsoort           | Roestvaststaal         |
| Materiaalsoort Technisch | A2                     |
| Draadrichting            | Rechts                 |
| Draadsoort               | Metrische schroefdraad |

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| NEN  | 1555       |
| DIN  | 931        |
| ISO  | 4014       |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF   | E25-112    |

### Technische specificatie

|                           |      |
|---------------------------|------|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 48   |
| b (min.): L200mm          | 61   |
| b (min.): L≤125mm         | 42   |
| d-D                       | M18  |
| k                         | 11.5 |

### Technische tekening

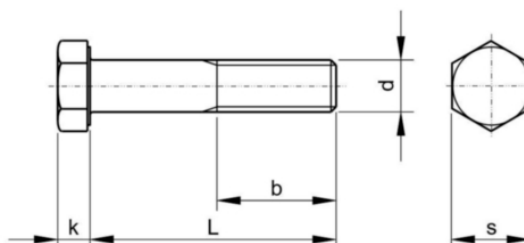

L (mm) 200

P 2.5

s 27