

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M30X160

Artikelnummer	51000.300.160
Merk	-
UBB	951351765353
UNSPSC	31161620
EAN	8715492252357
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	160 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7

Technische tekening

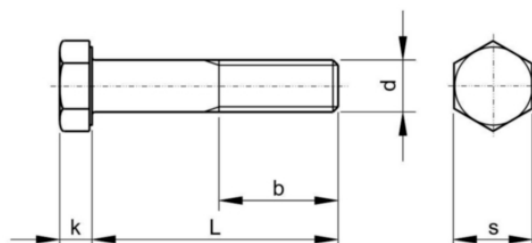

L (mm) 160

P 3.5

s 46