


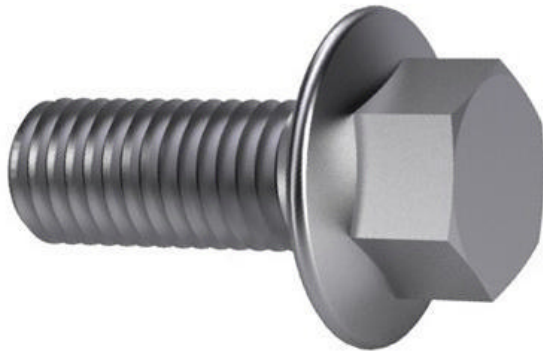

Zeskantflensbout met vertanding, DIN ≈6921 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M6X60

Artikelnummer	51014.060.060
Merk	-
UBB	500634385552
UNSPSC	31161620
EAN	8715494555807
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	60 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈4162
ASME	≈B18.2.3.4M
EN	≈1665
DIN	≈6921

Info

Specific features of hexagon bolts with serrated flange: The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure. The serrated flange rim gives excellent self-locking properties. Large (oversized) holes and/or tooling holes

FABORY can be covered by
the flange. Washers
are not necessary.

Technische specificatie

b (min.)	18
d-D	M6
dc(max.)	14.2
k (max.)	6.6
L (mm)	60
P	1
s	10

Technische tekening

