



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X12

Artikelnummer 51230.100.012

Merk -

UBB 952351071412

UNSPSC 31161518

EAN 8715492276377

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	12 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

BS	4168-4
ISO	4028
NEN	2344
DIN	915
NF	E27-182
ASME	B18.3.6M

Technische specificatie

d-D	M10
dp(max.)	7
L (mm)	12
P	1.5
s	5
t (min.)	4

Technische tekening

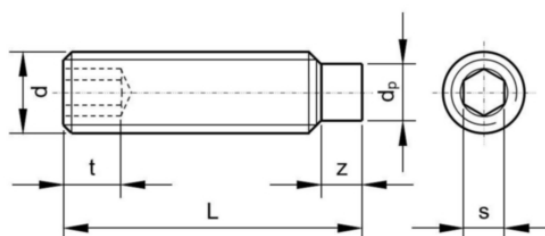

z lang (min.)	5
z lang als L ≥	16
z kort (min.)	2.5

FABORY