



Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M12X35

Artikelnummer 51240.120.035

Merk -

UBB 500571325868

UNSPSC 31161518

EAN 8715494136907

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	35 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Vlak
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

NEN	2341
NF	E27-180
ISO	4026
ASME	B18.3.6M
BS	4168-2
DIN	913

Technische specificatie

d-D	M12
dp(max.)	8.5
L (mm)	35
P	1.75
s	6

Technische tekening

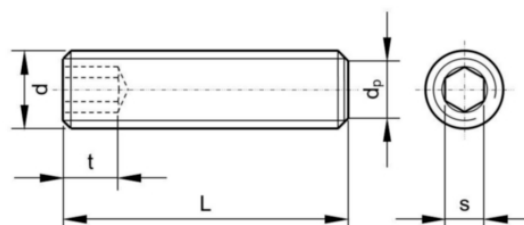

t (min.) 4.8

FABORY