


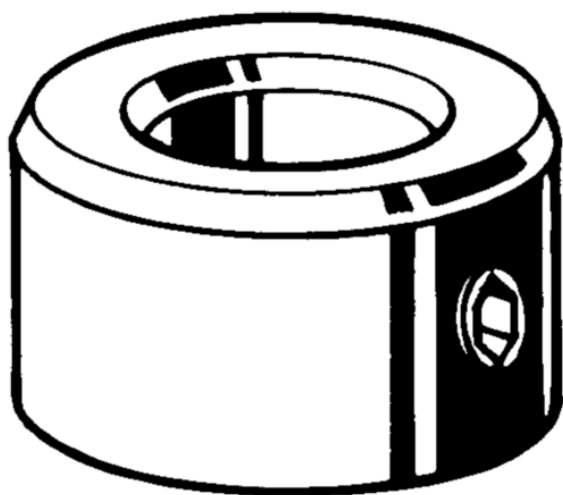

Stelring met binnenzeskant stelschroef met kegelpunt DIN ≈705A Roestvaststaal (RVS) A2 met ISO 4027 8

Artikelnummer 51371.080.001

Merk -

UBB 500571659258

UNSPSC 31161807

EAN 8715494103442

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter 8 mm

Materiaalsoort Roestvaststaal

Materiaalsoort A2
Technisch

Info Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4027 (DIN 914). Stelringen met $d_1 \leq 70$ zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven. met ISO 4027

Standaarden

DIN ≈705-A

Technische specificatie

b (js14) 8

d1 8

d1 (H8) 8

d2(h13) 16

d3 4

D (mm) 8

Technische tekening

