



Bolkopkerfnagel DIN 1476 Roestvaststaal (RVS) A2 2X6MM

Artikelnummer	51589.020.006
Merk	-
UBB	500571767739
UNSPSC	31163215
EAN	8715494098892
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	2 mm
Lengte	6 mm
Kopsoort	Bolkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2

Info Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven. Voor de gatdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen. De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).


Standaarden

DIN	1476
-----	------

Technische specificatie

d1	2
d2 ≈	2.15
d3	3.5
D (mm)	2
f ≈	0.5
k	1.2

Technische tekening

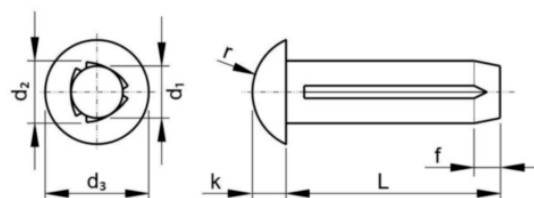

L (mm)	6
r ≈	1.9
Tolerantie	+0/-0.05

FABORY