


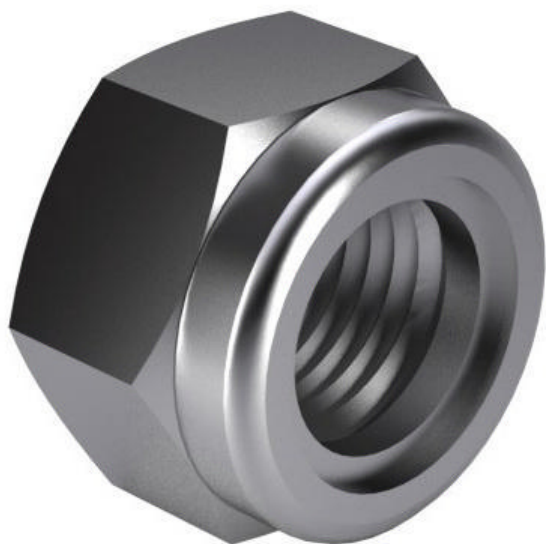

Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring hoog model DIN 982 Roestvaststaal (RVS) A2 M6

Artikelnummer	51718.060.001
Merk	-
UBB	500514772432
UNSPSC	31161727
EAN	8715493984851
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info	Zelfborgende RVS moeren kunnen vreten in de schroefdraad en daarmee een verhoogde kans op productbreuk veroorzaken. Het is aan te raden om dit type moeren te behandelen met een wrijvingsverlager of een anti-vreet pasta te gebruiken.
------	--

Standaarden

ISO	≈7040
DIN	≈982
NF	≈E25-409

Technische specificatie

d-D	M6
h	8

Technische tekening

P

1

S

10

FABORY

