


Zelf draadvormende schroeven, 30 graden, flenskop (Z) Roestvaststaal (RVS) A2 3,5X14MM

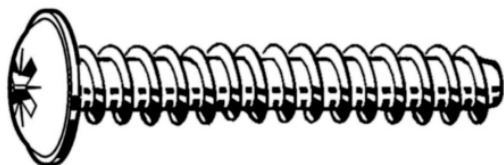

Artikelnummer 51807.035.014

Merk -

UBB 500656810610

UNSPSC 31161512

EAN 8712423023604

PKG. van 1000 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter 3.5 mm

Lengte 14 mm

Aandraaivoorziening Pozidriv

Kopsoort Flenskop

Materiaalsoort Roestvaststaal

Materiaalsoort A2
Technisch

Draadrichting Rechts

Draadsoort Schroefdraad voor kunststof

Standaarden

Technische specificatie

D (mm) 3.5

dk(max.) 7

k (max.) 2.4

L (mm) 14

No. kruisgleuf 2

Technische tekening

