


Verzonken schroef met T-ster DIN ≈965 A Roestvaststaal (RVS) A4 80 M5X8

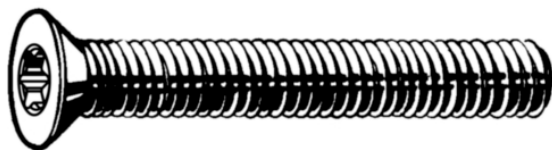

Artikelnummer	53345.050.008
Merk	-
UBB	500690309843
UNSPSC	31161504
EAN	8717077788992
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	8 mm
Klasse	80
Aandraaivoorziening	T-ster
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-119-1
ISO	14581
DIN	≈965

Technische specificatie

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk(max.)	9.2
Voldraad als L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	8
P	0.8
Sleutel	25

Technische tekening

