



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M10X90

Artikelnummer	55050.100.090
Merk	-
UBB	950351878893
UNSPSC	31161605
EAN	8715492328618
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	90 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

BS	4168-1
DIN	912
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
NEN	1241
NF	E25-125

Technische specificatie

b	32
d-D	M10
dk(max.)	16
Voldraad als $L \leq$	40
k (max.)	10
L (mm)	90

Technische tekening

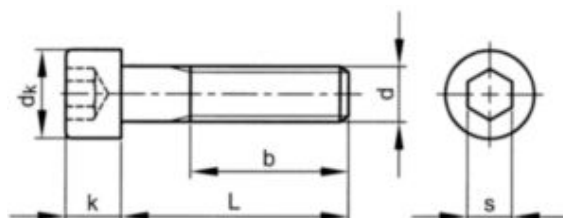

P

1.5

S

8

FABORY