


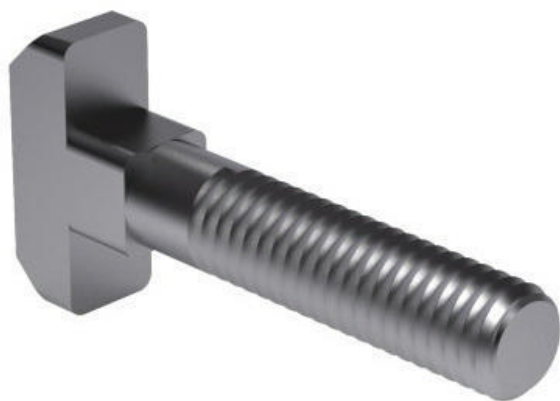

Hamerkopbout met vierkante nek DIN 186 B Roestvaststaal (RVS) A4 M8X50

Artikelnummer	55782.080.050
Merk	-
UBB	952351263076
UNSPSC	31161617
EAN	8715492353139
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	50 mm
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Voor afmetingen T-gleuven zie DIN 649.

Standaarden

DIN	186-B
-----	-------

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.5
L (mm)	50
Lg (max.)	13
m	18
n	8
P	1.25

Technische tekening

