


FISCHER Plug type SX Kunststof Nylon (polyamide) SX SX8

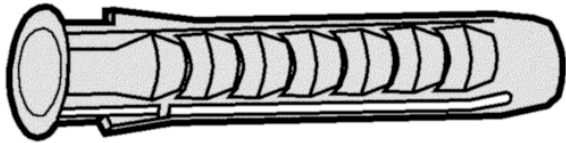

Artikelnummer	63120.080.001
Merk	-
UBB	950372094595
UNSPSC	31162103
EAN	4006209700082
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	8 mm
Kleur	Grijs
Materiaalsoort	Kunststof
Type nr.	SX
Info	Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond. Bij het gebruik van spaanplaatschroeven moeten de waarden met 30% worden gereduceerd. Gezien de mogelijke verschillende voegenkwaliteiten gelden de waarden slechts voor montages in de volle steen. SX

Standaarden

Technische specificatie

Baksteen ≥ Mz12	0.59
-----------------	------

Technische tekening

Cellenbeton $\geq$ G2	0.04
-----------------------	------

Cellenbeton $\geq$ G4	0.14
-----------------------	------

Hout-/ spaanplaat Schroeven	4.5
--------------------------------	-----

Beton $\geq$ C20/25	0.71
---------------------	------

D (mm)	8
--------	---

Boordiepte (min.)	50
-------------------	----

Boor $\varnothing$	8
--------------------	---

Holle kalkzandsteen KSL12	0.33
------------------------------	------

L (mm)	40
--------	----

Kalkzandsteen $\geq$ KS12	0.6
------------------------------	-----

Type	SX 8
------	------

Holle baksteen $\geq$, HLZ12, $\rho \geq 1,0 \text{ kg/}$ dm^3	0.17
--	------

