

FISCHER Muurplug universeel UX/UX-R Kunststof UX UX 10



| | |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 63276.100.001 |
| Merk | - |
| UBB | 500501385230 |
| UNSPSC | 31162103 |
| EAN | 4006209778715 |
| PKG. van 50 | Alleen volledige verpakkingen |

Technische parameters


| | |
|------------------------|--|
| Diameter (mm) | 10 |
| Remarks | Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond. Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 7. |
| Aanvullende informatie | UX |
| Materiaalsoort | Kunststof |
| Type | UX 10 |
| Type no. | UX |

Standaarden

Technische specificatie

| | |
|----------------------------------|-----|
| Baksteen \geq Mz12 | 0.5 |
| Cellenbeton \geq PB4, PP4 (G4) | 0.4 |
| Boordiepte (min.) | 75 |
| Boor \varnothing | 10 |
| Holle kalkzandsteen KSL12 | 0.6 |

Technische tekening

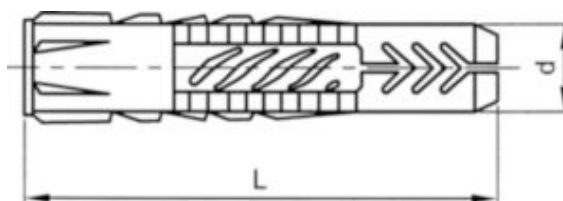

| | |
|---------------------------------|------|
| Lengte (L) (mm) | 60 |
| Plaatdikte (min.) | 12.5 |
| Gipskarton 2x12,5mm | 0.15 |
| Gipskarton 12,5mm | 0.1 |
| Holle baksteen HLz12 | 0.2 |
| Hout- of spaanplaatschroeven | 6-8 |