


FISCHER Muurplug universeel UX/UX-R Kunststof UX-R 10 UX-R

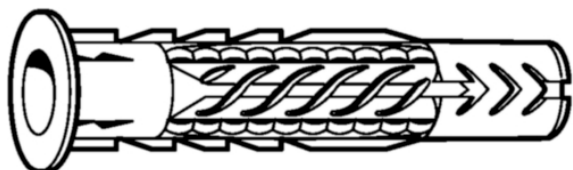

Artikelnummer	63277.100.001
Merk	-
UBB	500501386063
UNSPSC	31162103
EAN	4006209778722
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters


Diameter	10 mm
Materiaalsoort	Kunststof
Type nr.	UX-R
Info	Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond. Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 7. UX-R

Standaarden

Technische specificatie

Baksteen $\geq$ Mz12	0.5
Cellenbeton $\geq$ PB4, PP4 (G4)	0.4
D (mm)	10
Boordiepte (min.)	75
Boor $\varnothing$	10
Holle kalkzandsteen KSL12	0.6
L (mm)	60
Plaatdikte (min.)	12.5

Technische tekening

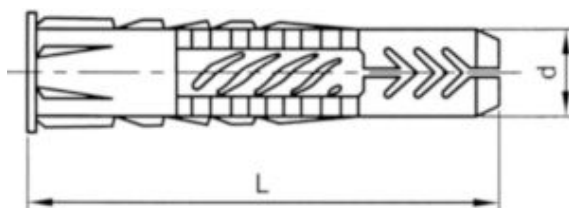

Gipskarton ≥ 2x12,5mm	0.15
Gipskarton 12,5mm	0.1
Holle baksteen HLz12	0.2
Hout- of spaanplaatschroeven	6