

FISCHER Turbo cellenbetonanker FTP kunststof Kunststof K4



Artikelnummer	63310.040.001
Merk	-
UBB	500501308356
UNSPSC	31162103
EAN	4006209784112
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters


Diameter	M4
Materiaalsoort	Kunststof
Type nr.	FTP
Info	Voor gereedschappen, zie de volgende pagina's Toelaatbare belasting bij toepassing van de grootst mogelijke schroefdiameter. Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 5. Boor $\varnothing$ waarden tussen haakjes gelden voor cellenbeton $\geq 5,0$ N/mm ² .

Standaarden

Technische specificatie

Cellenbeton PB2, PP2 ($\geq 2,5$ N/mm ²)	0.15
Cellenbeton PB4, PP4 ($\geq 5,0$ N/mm ²)	0.25
d-D	M4
Boor $\varnothing$	8
L (mm)	50

Technische tekening

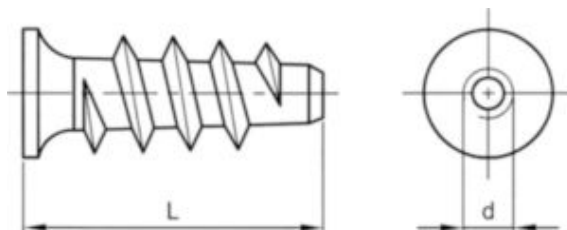

Schroef ø	M4
Inschroefdiepte (min.-max.)	35
Houtschroef ø	4