


## FISCHER Doorsteekanker Staal Elektrolytisch verzinkt FAZII10/10

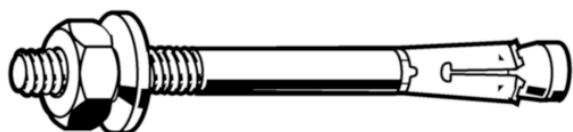

Artikelnummer	63323.100.010
Merk	-
UBB	500504260927
UNSPSC	31162101
EAN	4006209949818
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Type	FAZII10/10
Remarks	do= Boordiameter. Min. td= Aanbevolen boordiepte. hef= Effectieve verankeringsdiepte. tfix= Nuttige lengte. s = Sleutelwijdte. kN = Belasting in kN. De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij gescheurd beton (trekzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor $\gamma_f = 1,4$ en indien de Scr, N en Ccr, N niet onderschreden worden. Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.
Materiaalsoort	Staal

### Standaarden

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch  
verzinkt

**FAZOPV**

Draadsoort Metrische  
schroefdraad

Type no. FAZ II

### Technische specificatie

Diameter (d-D) M10

$d_o$  10

$h_{ef}$  60

$k_N$  4.3

Lengte (L) (mm) 95

Min.  $t_d$  90

Ring  $\varnothing$  20X2

s 17

$t_{fix}$  10

### Technische tekening

