


FISCHER Doorsteekanker Staal Elektrolytisch verzinkt FAZII12/20

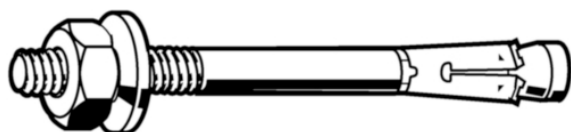

Artikelnummer	63323.120.020
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	500504261750
-----	--------------

UNSPSC	31162101
--------	----------

EAN	4006209954201
-----	---------------

PKG. van 20	Alleen volledige verpakkingen
-------------	-------------------------------

Technische parameters

Materiaalsoort	Staal
----------------	-------

Approval	ETA Option 1
----------	--------------

Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
----------------------	-------------------------

Draadsoort	Metrische schroefdraad
------------	------------------------

Type nr.	FAZ II
----------	--------

Info	do= Boordiameter.Min. td= Aanbevolen boordiepte.hef= Effectieve verankeringsdiepte.tfix= Nuttige lengte.s = Sleutelwijdte.kN = Belasting in kN.De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij gescheurd beton (trekzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor $\gamma_f = 1,4$ en indien de Scr, N en Ccr, N niet onderschreden worden.Bij de definitieve berekening moet de
------	--

Standaarden

FABORY

complete Europese
Technische
Goedkeuring (ETA)
in acht worden
genomen, deze is
ook op aanvraag
verkrijgbaar.

Technische specificatie

d-D	M12
do	12
hef	70
kN	7.6
L (mm)	120
Min. td	115
Ring ø	24
s	19
tfix	20
Type	FAZII12/20

Technische tekening

