


FISCHER Keilhuls met messing conus Glasvezel versterkt kunststof M5

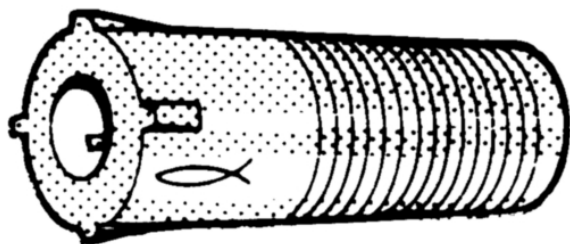

Artikelnummer	63400.050.001
Merk	-
UBB	950372003752
UNSPSC	31161607
EAN	4006209505052
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Materiaalsoort	Glasvezel versterkt kunststof
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Type nr.	M
Info	Tinst= Aandraaimoment in Nm.Toelaatbare belasting (kN) voor één enkel anker in een meervoudig niet kritische verbinding in beton.Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 5

Standaarden

Technische specificatie

Beton $\geq$ C20/25	1.1
d-D	M5
Boordiepte (min.)	45
Boor $\varnothing$	10
L (mm)	35
Tinst	4

Technische tekening

