


FISCHER Keilhuls met messing conus Glasvezel versterkt kunststof M6

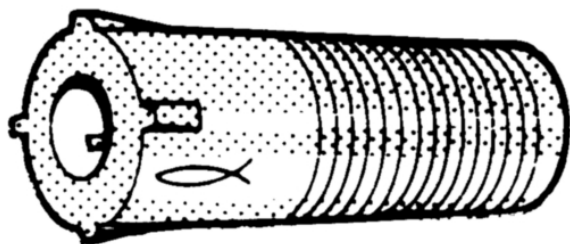

Artikelnummer	63400.060.001
Merk	-
UBB	950372003836
UNSPSC	31161607
EAN	4006209505069
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Materiaalsoort	Glasvezel versterkt kunststof
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Type nr.	M
Info	Tinst= Aandraaimoment in Nm.Toelaatbare belasting (kN) voor één enkel anker in een meervoudig niet kritische verbinding in beton.Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 5

Standaarden

Technische specificatie

Beton $\geq$ C20/25	1.8
d-D	M6
Boordiepte (min.)	50
Boor $\varnothing$	12
L (mm)	40
Tinst	7

Technische tekening

