


FISCHER Plaatanker Messing PA4 M8X25

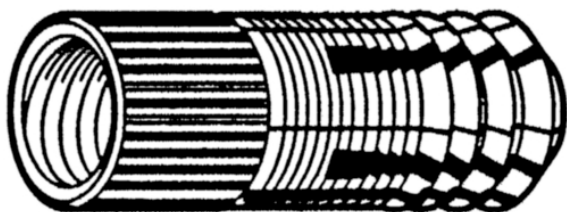

Artikelnummer	63410.080.025
Merk	-
UBB	950372021812
UNSPSC	31162101
EAN	4006209504857
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Materiaalsoort	Messing
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Type nr.	PA 4
Info	Schroeflengte min. = pluglengte L + dikte van het te bevestigen element. Toelaatbare belasting (kN) voor één enkel anker in een meervoudig niet kritische verbinding. Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 4.

Standaarden

Technische specificatie

Montagediepte (min.)	25
Baksteen Mz12	1.95
d-D	M8
Boordiepte (min.)	25
Boor ø	10
Boor ø in constructie	9.5
L (mm)	25
P	1.25
Type	PA4 M8X25

Technische tekening

