

FISCHER Nagelplug type N-Z Kunststof Nylon (polyamide) 8X100MM



Artikelnummer 63616.080.100

Merk -

UBB 950372038667

UNSPSC 31162103

EAN 4006209503768

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter 8 mm

Lengte 100 mm

Kleur Grijs

Materiaalsoort Kunststof

Type nr. N-Z

Info Toelaatbare belastingen in kN gelden voor nagels met de aangegeven diameters. Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 4. Met voorgemonteerde stalen of met roestvaststalen A2 schroefnagel met Pozidriv (Z) kruisgleuf.

Standaarden

Technische specificatie


Baksteen Mz12 0.24

Cellenbeton $\geq$ PB2, PP2 (G2) 0.05

Cellenbeton $\geq$ PB4, PP4 (G4) 0.8

Beton C20/25 0.27

Technische tekening

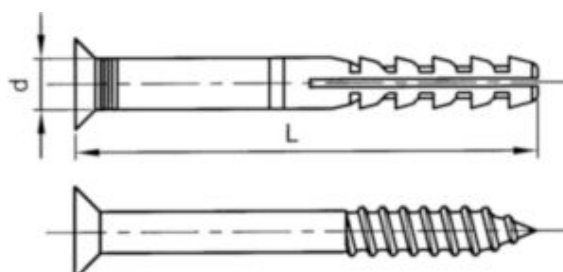

D (mm)	8
Boordiepte (min.)	115
Boor ø	8
Nuttige lengte (max.)	60
L (mm)	100
Nietten & nagel afmeting	5
Massief licht betonblok V4	0.15
Kalkzandsteen KS12	0.24
Type	N 8X100Z