


RAWL Keilbouthuls met conische bout Staal Elektrolytisch verzinkt 5.8 M6X10

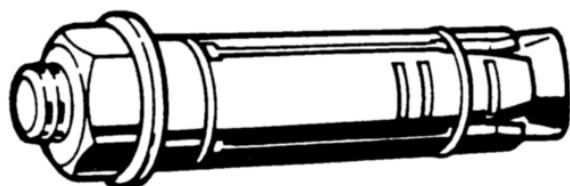

Artikelnummer	65435.060.010
Merk	-
UBB	952351395571
UNSPSC	31162400
EAN	5906675283593
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D) M6

t_{fix} 10

Remarks do = Boordiameter.
fs = Ring buitendiameter.
s (Ws) = Sleutelwijdte. Tinst = Aandraaimoment in Nm. df = Gat in constructie. hmin. = Minimale dikte betonelement. dd (ho) = Aanbevolen boordiepte. tfix = Klembereik. hef = Effectieve verankeringsdiepte. Smin. = Minimale hartafstand. Cmin. = Minimale randafstand.

Klasse 5.8

Materiaalsoort Staal

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Standaarden

Technische specificatie

FARORV

$C_{min.}$	53
Diameter (d-D)	M6
d_f	6.5
d_o	12
f_s	12.5
h_{ef}	45
h_{min}	100
h_o	50
k_N	3.33
Lengte (L) (mm)	65
s	10
$S_{min.}$	35
t_{fix} (max.)	10
T_{inst}	6.5

Technische tekening

