


RAWL Keilbouthuls met conische bout Staal Elektrolytisch verzinkt 5.8 M8X60

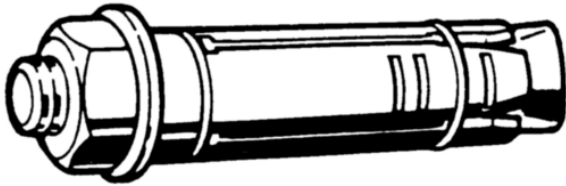

Artikelnummer	65435.080.060
Merk	-
UBB	952351396074
UNSPSC	31162400
EAN	5906675283692
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info	do = Boordiameter.fs = Ring buitendiameter.s (Ws) = Sleutelwijdte.Tinst = Aandraaimoment in Nm.df = Gat in constructie.hmin. = Minimale dikte betonelement.dd (ho) = Aanbevolen boordiepte.tfix = Klembereik.hef = Effectieve verankeringsdiepte.Smin. = Minimale hartafstand.Cmin. = Minimale randafstand.
------	--

Standaarden

Technische specificatie

Technische tekening

Cmin.	60
d-D	M8
df	9
do	14
fs	17
hef	50
hmin	100
ho	55
kN	4.17
L (mm)	125
s	13
Smin.	40
tfix(max.)	60
Tinst	15

