


## Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASTM A193/A194 Roestvaststaal (RVS) Blank Gr.B8 Cl.1 - Gr.8M 5/8X80 (3.1/4)

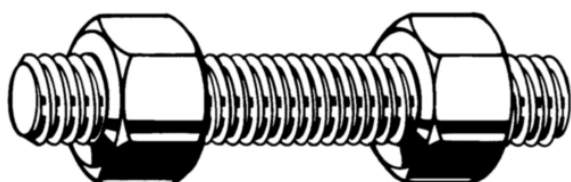

Artikelnummer	PIMPC158080
Merk	-
UBB	
UNSPSC	
EAN	
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Klasse	Gr.B8 Cl.1 - Gr.8M
Materiaalsoort	Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebedekking	Blank
Diameter (Inch)	5/8
Lengte (L) (mm)	80
Lengte (L) (Inch - ft)	3.1/4
Remarks	De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3 L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

### Standaarden

BS	-
ASME	-
ASTM	A193/A194

### Technische specificatie

### Technische tekening

