


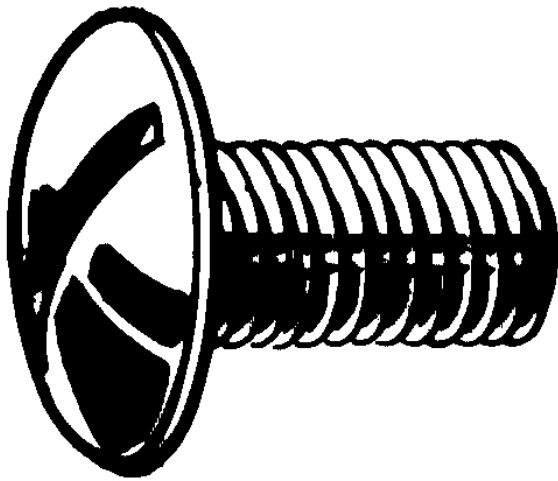

Laag bolkop schroef met zaaggleuf UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Elektrolytisch verzinkt #10-24X3/8

Artikelnummer	U24861.019.0037
Merk	-
UBB	500624961586
UNSPSC	31161504
EAN	8712423001688
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	NO.10
Lengte	3/8 Inch
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Plat bolkop, groot
Materiaalsoort	Low carbon steel
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Unified National Coarse
Gangen per Inch	24

Info

Schroeven met diameter $\leq$ No.5 en lengte $\leq$ 1.1/8 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1 inch schroefdraad. Schroeven met diameter No.5 en lengte $\leq$ 2 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben

Standaarden

ASME	B18.6.3
------	---------

FABORY minimaal 1.1/2 inch
schroefdraad.

Technische specificatie

A (max.)	0.448
H (max.)	0.118
J (max.)	0.067
T (max.)	0.068

Technische tekening

