


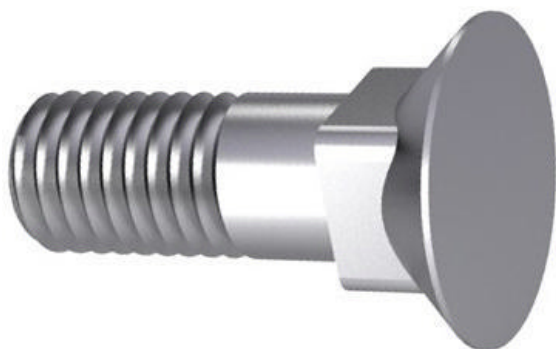

Śruby z łbem stożkowym płaskim i niskim podsadzeniem DIN ≈608 Stal Bez pokrycia 8.8 M10X25

Numer artykułu 01036.100.025

Marka -

UBB 951351988773

UNSPSC 31161612

Numer EAN 8715492017789

Opakowanie 100 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M10
Length	25 mm
Klasa	8.8
Kształt łba	Łeb stożkowy płaski
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny

Normy

DIN ≈608

Specyfikacja techniczna

b (min.)	26
d-D	M10
dk(maks.)	19.65
L (mm)	25
P	1.5
fn (max.)	8.45
v (maks.)	10.58

Rysunek techniczny

