


Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4017 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 8.8 M6X70

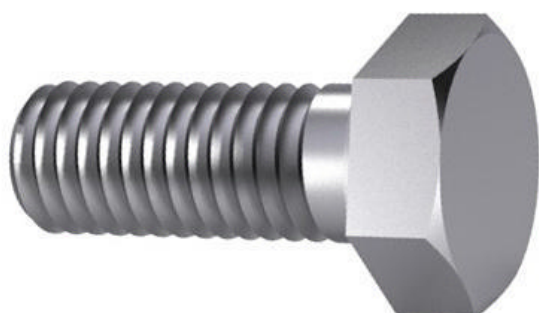

Numer artykułu	01230.060.070
Marka	-
UBB	952351329331
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492036254
Opakowanie 200	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Średnica (d-D)	M6
Długość (L) (mm)	70
Klasa	8.8
Gniazdo	Sześciokąt
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny

Normy

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933

Specyfikacja techniczna

k	4
P	1
s	10

Rysunek techniczny

