


Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4017 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 8.8 M8X90

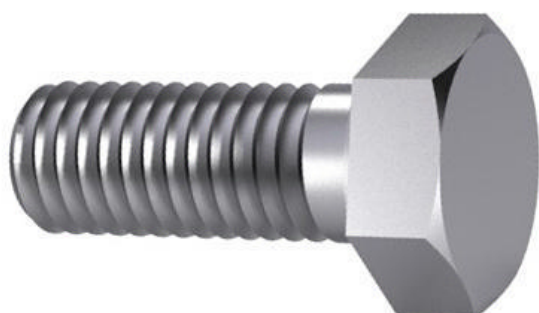

Numer artykułu	01230.080.090
Marka	-
UBB	952351329414
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492036629
Opakowanie 100	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Średnica (d-D)	M8
Długość (L) (mm)	90
Klasa	8.8
Gniazdo	Sześciokąt
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny

Normy

DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Specyfikacja techniczna

k	5.3
P	1.25
s	13

Rysunek techniczny

