


## Śruby z łebem sześciokątnym **DIN 933 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 8.8 M12X110/S=19**

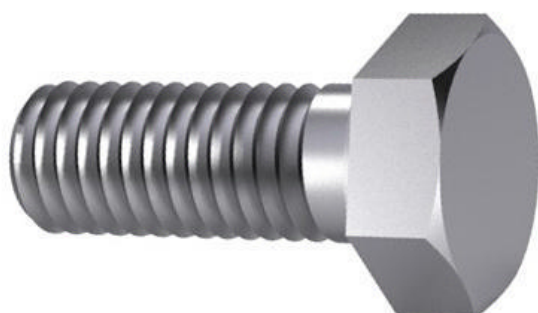

Numer artykułu	01230.120.110
Marka	-
UBB	952351844628
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492037114
Opakowanie 50	Tylko pełne opakowanie

### Parametry techniczne

Średnica (d-D)	M12
Długość (L) (mm)	110
Klasa	8.8
Gniazdo	Sześciokąt
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny
Szerokość klucza	19

### Normy

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114

### Specyfikacja techniczna

k	7.5
P	1.75
s	19

### Rysunek techniczny

