

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4014 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 10.9 M24X140

Numer artykułu	04104.240.140
Marka	-
UBB	500614318185
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715494454681
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M24
Length	140 mm
Klasa	10.9
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.


Normy

NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15

Rysunek techniczny

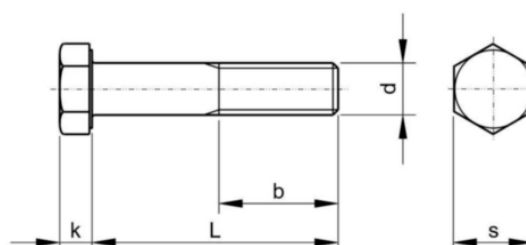

L (mm) 140

P 3

s 36