

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 10.9 M16X100

Numer artykułu	04105.160.100
Marka	-
UBB	500505563360
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715494439558
Opakowanie 25	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M16
Length	100 mm
Klasa	10.9
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint	Metryczny
Info	Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.


Normy

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10

Rysunek techniczny

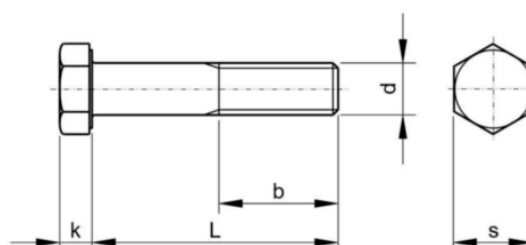

L (mm) 100

P 2

s 24