



Śruby z łbem sześciokątnym drobnozwojne DIN 960 Stal Bez pokrycia 10.9 M24X2,00X80

Numer artykułu 04160.240.080

Marka -

UBB 953351526330

UNSPSC 31161620

Numer EAN 8715492121011

Opakowanie 15 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M24
Length	80 mm
Klasa	10.9
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny drobnozwojny

Info Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.


Normy

NEN	1555
ISO	8765
NF	E25-152
DIN	960

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15

Rysunek techniczny

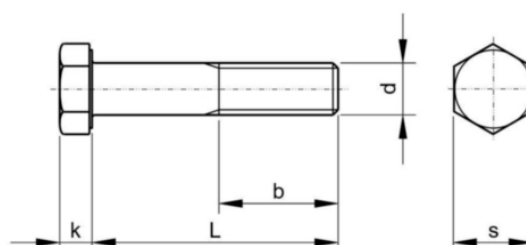

L (mm) 80

P 2

s 36