



Śruby z łbem sześciokątnym, bardzo drobnoswojnie DIN 960 Stal Bez pokrycia 10.9 M24X1,50X80

Numer artykułu 04161.240.080

Marka -

UBB 500644713405

UNSPSC 31161620

Numer EAN 8717077019898

Opakowanie 25 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M24
Length	80 mm
Klasa	10.9
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny bardzo drobnoswojny

Info Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.


Normy

ISO	8765
NF	E25-152
DIN	960
NEN	1555

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15

Rysunek techniczny

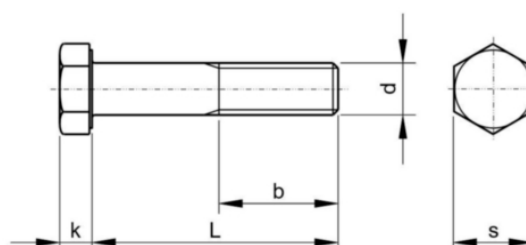

L (mm)	80
P	1.5
s	36