



Śruby z łbem sześciokątnym, bardzo drobnoswojnie DIN 960 Stal Bez pokrycia 10.9 M24X1,50X90

Numer artykułu 04161.240.090

Marka -

UBB 500644713579

UNSPSC 31161620

Numer EAN 8717077019904

Opakowanie 10 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M24
Length	90 mm
Klasa	10.9
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny bardzo drobnoswojny

Info Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.


Normy

DIN	960
ISO	8765
NEN	1555
NF	E25-152

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15

Rysunek techniczny

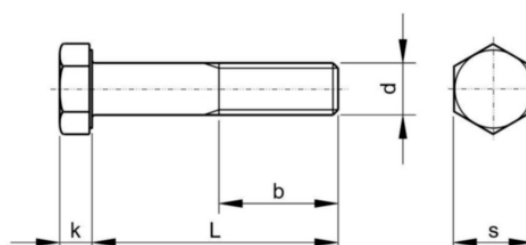

L (mm)	90
P	1.5
s	36