


Śruby z łbem sześciokątnym z nakrętką sześciokątną **DIN 601/555 Stal Ocynkowane 4.8 M6X16**

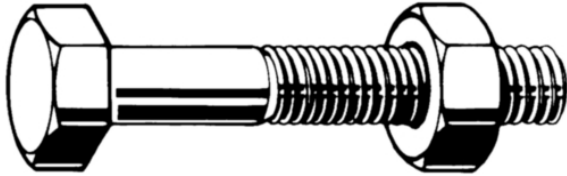

Numer artykułu	08200.060.016
Marka	-
UBB	950351086877
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8715492550859
Opakowanie 500	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M6
Length	16 mm
Klasa	4.6
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Normy

NF	E25-115-1/E25-402
ISO	≈4016/4033
NEN	102/697
DIN	601/555

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L200mm	37
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	16
m	5

Rysunek techniczny

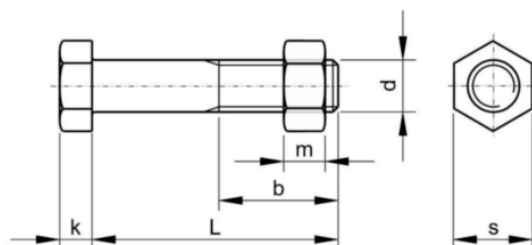

P

1

s

10
