

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.8 M6X55

Numer artykułu	08250.060.055
Marka	-
UBB	950351601428
UNSPSC	31161612
Numer EAN	8715492554925
Opakowanie 200	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M6
Length	55 mm
Klasa	4.6
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Normy

NEN	≈303/697
NF	≈E27-351/E25-402
DIN	603/555
BS	≈4933/3692
ISO	≈8677/4034

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk(maks.)	16.55
k (maks.)	3.88
L (mm)	55
m	5
P	1
fn (max.)	4.6

Rysunek techniczny

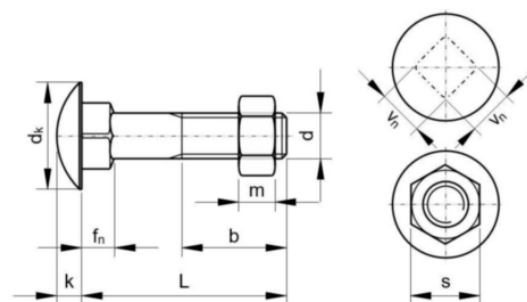

s

10

Vn (max.)

6.48

