



Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.8 M8X20

Numer artykułu 08250.080.020

Marka -

UBB 950351602582

UNSPSC 31161612

Numer EAN 8715492555199

Opakowanie 200 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M8
Length	20 mm
Klasa	4.6
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Normy

BS	≈4933/3692
ISO	≈8677/4034
NEN	≈303/697
DIN	603/555
NF	≈E27-351/E25-402

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
dk(maks.)	20.65
k (maks.)	4.88
L (mm)	20
m	6.5
P	1.25

Rysunek techniczny

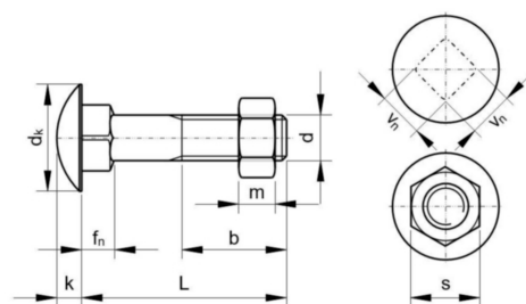

fn (max.) 5.6

s 13

Vn (max.) 8.58