

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.8 M8X80

Numer artykułu	08250.080.080
Marka	-
UBB	950351603739
UNSPSC	31161612
Numer EAN	8715492555311
Opakowanie 200	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M8
Length	80 mm
Klasa	4.6
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Normy

DIN	603/555
BS	≈4933/3692
NF	≈E27-351/E25-402
NEN	≈303/697
ISO	≈8677/4034

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
dk(maks.)	20.65
k (maks.)	4.88
L (mm)	80
m	6.5
P	1.25

Rysunek techniczny

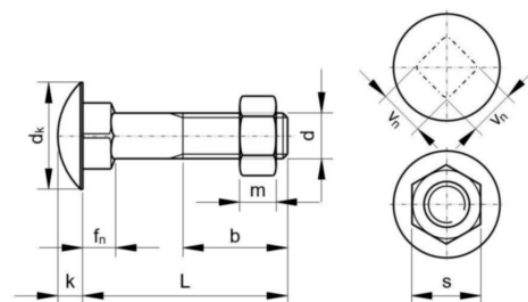

fn (max.) 5.6

s 13

Vn (max.) 8.58