

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.8 M8X160

Numer artykułu	08250.080.160
Marka	-
UBB	950351604562
UNSPSC	31161612
Numer EAN	8715492555397
Opakowanie 50	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M8
Length	160 mm
Klasa	4.6
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Normy

BS	≈4933/3692
ISO	≈8677/4034
DIN	603/555
NEN	≈303/697
NF	≈E27-351/E25-402

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
dk(maks.)	20.65
k (maks.)	4.88
L (mm)	160
m	6.5
P	1.25

Rysunek techniczny

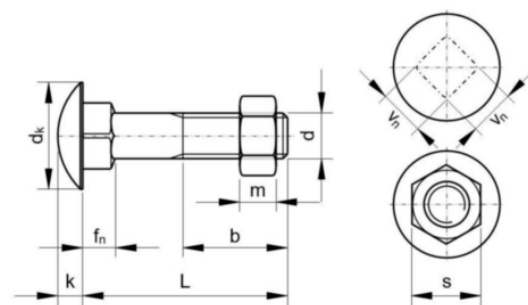

fn (max.)	5.6
-----------	-----

s	13
---	----

Vn (max.)	8.58
-----------	------