


## Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.6 M12X65

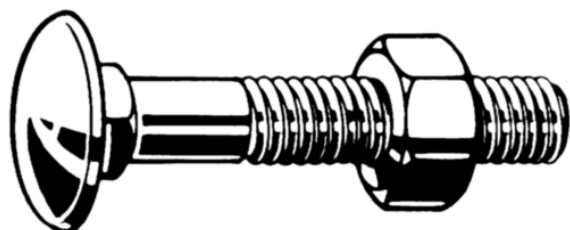

Numer artykułu	08250.120.065
Marka	-
UBB	950351608860
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555885
Opakowanie 50	Tylko pełne opakowanie

### Parametry techniczne

Średnica (d-D)	M12
Długość (L) (mm)	65
Klasa	4.6
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny

### Normy

BS	≈4933/3692
DIN	603/555
ISO	≈8677/4034
NF	≈E27-351 / E25-402

### Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mm<L≤200mm	36
b (min.): L>200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d <sub>k</sub> (maks.)	30.65
k (maks.)	6.95
m	10
P	1.75
f <sub>n</sub> (max.)	8.75
s	19
V <sub>n</sub> (max.)	12.7

### Rysunek techniczny

