


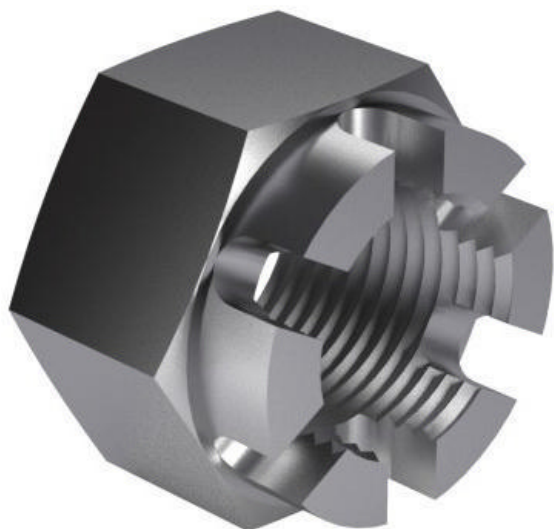

Nakrętki koronowe, metryczne DIN 935-1 Stal Bez pokrycia 6 M5

Numer artykułu	12030.050.001
Marka	-
UBB	500648186236
UNSPSC	31161707
Numer EAN	8717077216099
Opakowanie 100	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M5
Klasa	6
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny
Info	Wartości sugerowane dla zalecanych zawleczek zgodn. z DIN 94 (ISO 1234). W zależności od dostępności wymiary mogą się różnić.

Normy

DIN	935-1
NEN	729

Specyfikacja techniczna

d-D	M5
m	6
n	1.4
Liczba rowków	6
P	0.8
s	8
Zawlecзка DIN 94	1.2

Rysunek techniczny

