


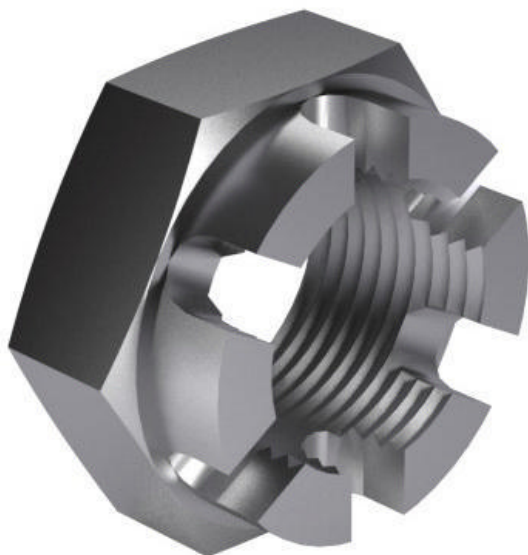

Nakrętki koronowe niskie, metryczne drobnozwojne DIN 979 Stal Bez pokrycia 04 M24X2,00

Numer artykułu	12080.240.200
Marka	-
UBB	500644865619
UNSPSC	31161707
Numer EAN	8717077035164
Opakowanie 25	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M24
Klasa	04
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny drobnozwojny

Info

Wartości sugerowane dla zalecanych zawleczek zgodn. z DIN 94 (ISO 1234). W zależności od dostępności wymiary mogą się różnić.

Normy

DIN	979
-----	-----

Specyfikacja techniczna

d-D	M24
m	19
n	5.5
P	2
s	36

Rysunek techniczny

