


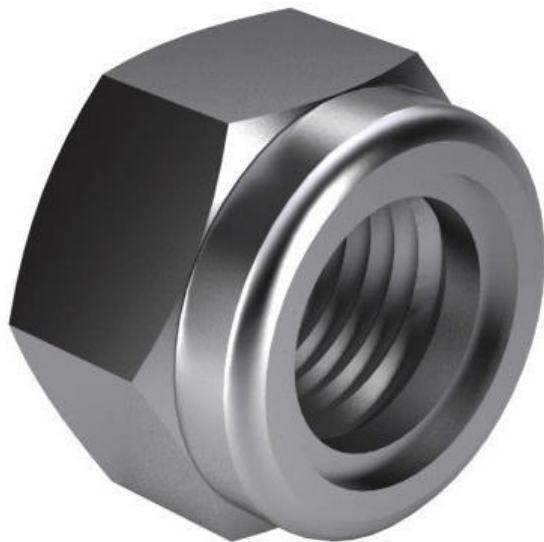

Nakrętki sześciokątne samozabezpieczające z wkładką plastikową, metryczne DIN 985 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji |10| M30

Numer artykułu	12450.300.001
Marka	-
UBB	950355360930
UNSPSC	31161727
Numer EAN	8715492578785
Opakowanie 10	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M30
Klasa	10
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint	Metryczny

Normy

ISO	≈10511
DIN	985
NF	E25-412

Specyfikacja techniczna

d-D	M30
h	30
P	3.5
s	46

Rysunek techniczny

