


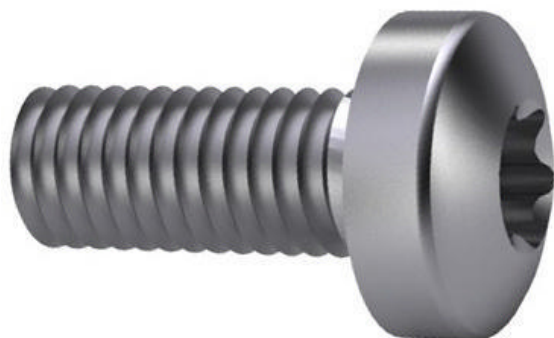

Wkręty z łbem walcowym wypukłym i gniazem TX DIN ≈7985 Stal Ocynkowane 4.8 M8X30

Numer artykułu 24663.080.030

Marka -

UBB 500654333490

UNSPSC 31161504

Numer EAN 8712423010482

Opakowanie 250 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M8
Length	30 mm
Klasa	4.8
Gniazdo	Sześciokarbowy
Kształt łba	Łeb walcowy wypukły
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny

Normy

DIN	≈7985
ISO	≈14583

Specyfikacja techniczna

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk(maks.)	16
Pełen gwint L ≤	40
k	6
L (mm)	30
P	1.25
Nasadka	40

Rysunek techniczny

