


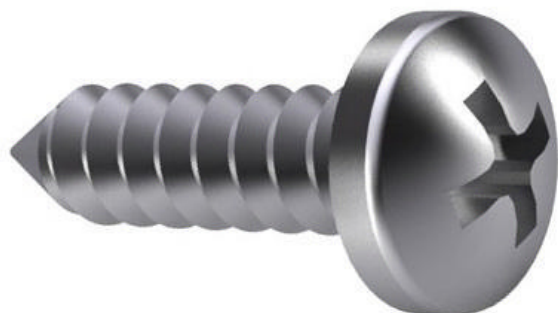

Wkręty samogwintujące z łbem **walcowym** wypukłym z gniazdem krzyżowym **DIN 7981 C-H Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji ST2,9X9,5MM**

Numer artykułu 26403.029.009

Marka -

UBB 500687123769

UNSPSC 31161507

Numer EAN 8717077787148

Opakowanie 1000 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	2.9 mm
Length	9.5 mm
Gniazdo	Phillips
Kształt łba	Łeb walcowy wypukły
Materiał	Stal
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint	Samogwintujący

Normy

ASME	B18.6.4
ISO	7049 CH
NF	E25-658
DIN	7981 CH

Specyfikacja techniczna

D (mm)	2.9
dk	5.6
k	2.2
L (mm)	9.5
Nr wgłębień krzyżowego	1
P	1.1

Rysunek techniczny

