


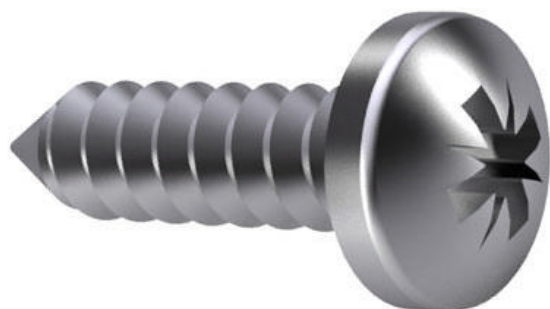

Wkręty samogwintujące z łebem **walcowym** wypukłym z gniazdem krzyżowym **DIN 7981 C-Z Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji ST5,5X19MM**

Numer artykułu 26404.055.019

Marka -

UBB 500687133255

UNSPSC 31161507

Numer EAN 8717077788091

Opakowanie 1000 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	5.5 mm
Length	19 mm
Gniazdo	Pozidriv
Kształt łba	Łeb walcowy wypukły
Materiał	Stal
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint	Samogwintujący

Normy

ASME	B18.6.4
ISO	7049 CZ
NF	E25-658 C
DIN	7981 CZ

Specyfikacja techniczna

D (mm)	5.5
dk	10.8
k	3.95
L (mm)	19
Nr wgłębień krzyżowego	3
P	1.8

Rysunek techniczny

